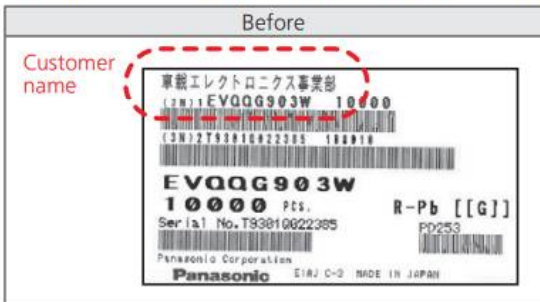
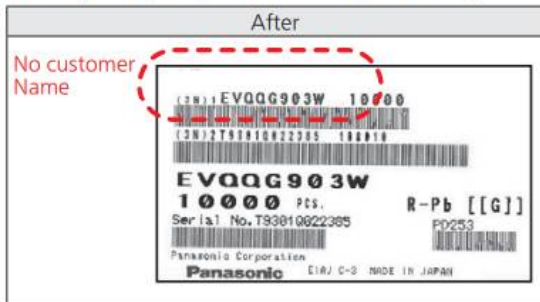


Product Change Notice: Various Switch Series (EVQ, EVP, EVE, EWV, EVW, ESB, ESE Series)

PCN.PG13.11.22.2022

11.22.2022

| | |
|---------------------------|---|
| About This Notice: | Our Japan and China factories have changed the Real, Inner and Outer carton box label on packages to meet the original EIAJ standard C3 label format. |
| Effective Date: | Japan made products will be effective June 1st 2022 and China based will be effective October 1st 2022. |
| Change Details: | <p>■Delete of customer name from EIAJ Standard C3 label (Reel, inner/outer carton box)</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;"> <p style="text-align: center;">Before</p>  </div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 20px;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">After</p>  </div> </div> |
| Affected Parts: | EVQ**, EVP**, EVE**, EWV**, EVW**, ESB**, ESE** Series |
| Datasheet(s): | Please see attached. |
| Notes: | Part Number, Product Specifications and Price remain unchanged. |

Panasonic PCN.PG13.11.22.2022 Affected Parts

| Affected Series | Affected Part Numbers | Country of Origin |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| ESB** | ESB-30B102 | China |
| ESB** | ESB-30B103 | China |
| ESB** | ESB-30B132 | China |
| ESB** | ESB-30B133 | China |
| ESB** | ESB-30B139XBD | China |
| ESB** | ESB-30B304 | China |
| ESB** | ESB-30B305 | China |
| ESB** | ESB-30B332 | China |
| ESB** | ESB-30B333 | China |
| ESB** | ESB-33133 | China |
| ESB** | ESB-33133A | China |
| ESB** | ESB-33134 | China |
| ESB** | ESB-33153 | China |
| ESB** | ESB-33154 | China |
| ESB** | ESB-33533 | China |
| ESB** | ESB-33533A | China |
| ESB** | ESB-33534 | China |
| ESB** | ESB-33535 | China |
| ESB** | ESB-33535A | China |
| ESB** | ESB-33536 | China |
| ESB** | ESB-33536-ROY | China |
| ESE** | ESE11HS1 | China |
| ESE** | ESE11HS2 | China |
| ESE** | ESE11MH1 | China |
| ESE** | ESE11MH1T | China |
| ESE** | ESE11MH2 | China |
| ESE** | ESE11MH2T | China |
| ESE** | ESE11MH3 | China |
| ESE** | ESE11MH3T | China |
| ESE** | ESE11MH4 | China |
| ESE** | ESE11MH4T | China |
| ESE** | ESE11MV1 | China |
| ESE** | ESE11MV13 | China |
| ESE** | ESE11MV13T | China |
| ESE** | ESE11MV1T | China |
| ESE** | ESE11MV9 | China |
| ESE** | ESE11MV9T | China |
| ESE** | ESE11MV9TFRS | China |
| ESE** | ESE11SF5 | China |
| ESE** | ESE11SH1 | China |

| | | |
|-------|----------------|-------|
| ESE** | ESE11SH1C | China |
| ESE** | ESE11SH2C | China |
| ESE** | ESE11SH5 | China |
| ESE** | ESE11SH6 | China |
| ESE** | ESE11SV1 | China |
| ESE** | ESE11SV12 | China |
| ESE** | ESE11SV7 | China |
| ESE** | ESE-13H01A | China |
| ESE** | ESE-13H01B | China |
| ESE** | ESE-13H01B-UTC | China |
| ESE** | ESE-13H01C | China |
| ESE** | ESE-13H01D | China |
| ESE** | ESE-13H01D-TTI | China |
| ESE** | ESE-13H05A | China |
| ESE** | ESE-13H05B | China |
| ESE** | ESE-13H05C | China |
| ESE** | ESE-13H05D | China |
| ESE** | ESE-13V01A | China |
| ESE** | ESE-13V01B | China |
| ESE** | ESE-13V01B-VIV | China |
| ESE** | ESE-13V01C | China |
| ESE** | ESE-13V01D | China |
| ESE** | ESE-13V05A | China |
| ESE** | ESE-13V05B | China |
| ESE** | ESE-13V05C | China |
| ESE** | ESE-13V05D | China |
| ESE** | ESE-16J001 | China |
| ESE** | ESE-16J001-KAZ | China |
| ESE** | ESE18L11A | China |
| ESE** | ESE18L11B | China |
| ESE** | ESE18L11C | China |
| ESE** | ESE18L11D | China |
| ESE** | ESE18L12A | China |
| ESE** | ESE18L12B | China |
| ESE** | ESE18L12C | China |
| ESE** | ESE18L12D | China |
| ESE** | ESE18L13A | China |
| ESE** | ESE18L61A | China |
| ESE** | ESE18L61B | China |
| ESE** | ESE18L61BNIKON | China |
| ESE** | ESE18L61C | China |
| ESE** | ESE18L61D | China |
| ESE** | ESE18L62A | China |
| ESE** | ESE18L62B | China |
| ESE** | ESE18L62BXDY | China |
| ESE** | ESE18L62C | China |
| ESE** | ESE18L62D | China |

| | | |
|-------|--------------|-------|
| ESE** | ESE18L63A | China |
| ESE** | ESE18R11A | China |
| ESE** | ESE18R11AMIC | China |
| ESE** | ESE18R11B | China |
| ESE** | ESE18R11C | China |
| ESE** | ESE18R11D | China |
| ESE** | ESE18R12A | China |
| ESE** | ESE18R12B | China |
| ESE** | ESE18R12C | China |
| ESE** | ESE18R12D | China |
| ESE** | ESE18R13D | China |
| ESE** | ESE18R61A | China |
| ESE** | ESE18R61B | China |
| ESE** | ESE18R61C | China |
| ESE** | ESE18R61D | China |
| ESE** | ESE18R62A | China |
| ESE** | ESE18R62B | China |
| ESE** | ESE18R62C | China |
| ESE** | ESE18R62D | China |
| ESE** | ESE18R63D | China |
| ESE** | ESE-20C321 | China |
| ESE** | ESE-20C323 | China |
| ESE** | ESE-20C341 | China |
| ESE** | ESE-20C343 | China |
| ESE** | ESE-20C421 | China |
| ESE** | ESE-20C423 | China |
| ESE** | ESE-20C441 | China |
| ESE** | ESE-20C443 | China |
| ESE** | ESE-20D321 | China |
| ESE** | ESE-20D323 | China |
| ESE** | ESE-20D341 | China |
| ESE** | ESE-20D343 | China |
| ESE** | ESE-20D421 | China |
| ESE** | ESE-20D423 | China |
| ESE** | ESE-20D441 | China |
| ESE** | ESE-20D443 | China |
| ESE** | ESE22MH21 | China |
| ESE** | ESE22MH22 | China |
| ESE** | ESE22MH22MIC | China |
| ESE** | ESE22MH23 | China |
| ESE** | ESE22MH24 | China |
| ESE** | ESE22MH27 | China |
| ESE** | ESE22MH27T | China |
| ESE** | ESE22MH28 | China |
| ESE** | ESE22MH28T | China |
| ESE** | ESE22MH51 | China |
| ESE** | ESE22MH52 | China |

| | | |
|-------|-----------------|-------|
| ESE** | ESE22MH53 | China |
| ESE** | ESE22MH54 | China |
| ESE** | ESE22MH57 | China |
| ESE** | ESE22MH58 | China |
| ESE** | ESE22MV1XEE | China |
| ESE** | ESE22MV21 | China |
| ESE** | ESE22MV21T | China |
| ESE** | ESE22MV21XEE | China |
| ESE** | ESE-23F001 | China |
| ESE** | ESE-23F005 | China |
| ESE** | ESE-23F101 | China |
| ESE** | ESE-23F105 | China |
| ESE** | ESE-23J001 | China |
| ESE** | ESE-23J005 | China |
| ESE** | ESE-23J101 | China |
| ESE** | ESE-23J105 | China |
| ESE** | ESE-24CMH1T | China |
| ESE** | ESE-24CMH6T | China |
| ESE** | ESE-24CMH9T | China |
| ESE** | ESE-24CMH9T-KUV | China |
| ESE** | ESE-24CMV1T | China |
| ESE** | ESE-24CMV1TDV | China |
| ESE** | ESE-24CMV1TEE | China |
| ESE** | ESE-24CMV6T | China |
| ESE** | ESE-24CMV9T | China |
| ESE** | ESE-24CSH1 | China |
| ESE** | ESE-24CSH6 | China |
| ESE** | ESE-24CSV3 | China |
| ESE** | ESE24CSV6 | China |
| ESE** | ESE-24MH1T | China |
| ESE** | ESE24MH6T | China |
| ESE** | ESE-24MV1 | China |
| ESE** | ESE-24MV1T | China |
| ESE** | ESE24MV6T | China |
| ESE** | ESE-24SH1 | China |
| ESE** | ESE24SH6 | China |
| ESE** | ESE-24SV3 | China |
| ESE** | ESE24SV6 | China |
| ESE** | ESE-31L11T | China |
| ESE** | ESE-31L15T | China |
| ESE** | ESE-31R11T | China |
| ESE** | ESE-31R15T | China |
| ESE** | ESE-58L11A | China |
| ESE** | ESE-58L11B | China |
| ESE** | ESE-58L11B-NYP | China |
| ESE** | ESE-58L61A | China |
| ESE** | ESE-58L61B | China |

| | | |
|-------|---------------|-------|
| ESE** | ESE-58R11A | China |
| ESE** | ESE-58R11B | China |
| ESE** | ESE-58R61A | China |
| ESE** | ESE-58R61B | China |
| EVP** | EVP-0AFB65 | China |
| EVP** | EVP2AA02Q | China |
| EVP** | EVPA002K | China |
| EVP** | EVPA002K | China |
| EVP** | EVPA102K | China |
| EVP** | EVPA202K | China |
| EVP** | EVPA202K | China |
| EVP** | EVPA302K | China |
| EVP** | EVPA402W | China |
| EVP** | EVPA402W | China |
| EVP** | EVPA402W-EXP | China |
| EVP** | EVPA502W | China |
| EVP** | EVPA602W | China |
| EVP** | EVPA602W | China |
| EVP** | EVPA602W-HOL | China |
| EVP** | EVPA602W-MIN | China |
| EVP** | EVPA602W-STR | China |
| EVP** | EVPA603W | China |
| EVP** | EVPA702W | Japan |
| EVP** | EVPA802Q | China |
| EVP** | EVPA902Q | China |
| EVP** | EVPAAM02W | China |
| EVP** | EVPAAM02W-SOM | China |
| EVP** | EVPAAN02Q | China |
| EVP** | EVPAAN02Q | China |
| EVP** | EVPAAN02Q-STR | China |
| EVP** | EVPAQ02W | China |
| EVP** | EVPAAR02Q | China |
| EVP** | EVPAAU02Q | China |
| EVP** | EVPAK04K | Japan |
| EVP** | EVPAK04K-DLT | Japan |
| EVP** | EVPAK04K-STR | Japan |
| EVP** | EVPAEBB2A | Japan |
| EVP** | EVPAECB2A | Japan |
| EVP** | EVPAECE2A | Japan |
| EVP** | EVPAEDB2A | Japan |
| EVP** | EVPEDB2A-FIT | Japan |
| EVP** | EVPAEDB2A-VIV | Japan |
| EVP** | EVPAEGE2A | Japan |
| EVP** | EVPAEGE2AB67 | Japan |
| EVP** | EVPAEGE2A-THE | Japan |
| EVP** | EVPAEJB2A | Japan |
| EVP** | EVPAF5B65 | China |

| | | |
|-------|-------------------|-------|
| EVP** | EVPAF5B70 | China |
| EVP** | EVPAF7B65 | China |
| EVP** | EVPAF7B65-OTT | China |
| EVP** | EVPAF7B70 | China |
| EVP** | EVPAFFB65 | China |
| EVP** | EVPAFGB65 | China |
| EVP** | EVPAJAC1A | China |
| EVP** | EVPAJAE1A | China |
| EVP** | EVPAKE31A | China |
| EVP** | EVPAT1L1B000 | Japan |
| EVP** | EVPAAT2L1B000 | Japan |
| EVP** | EVPAATL1B000 | Japan |
| EVP** | EVPAVAA1A | Japan |
| EVP** | EVPAWBD4A | China |
| EVP** | EVPAWCD2A | China |
| EVP** | EVPAWCD4A | China |
| EVP** | EVPAWCD4A-CHI | China |
| EVP** | EVPAWED2A | China |
| EVP** | EVPAWED4A | China |
| EVP** | EVPAWED4A-COR | China |
| EVP** | EVPAxBA1A | Japan |
| EVP** | EVPAF1BA | Japan |
| EVP** | EVPAFG0BA | Japan |
| EVP** | EVPAFG0BA-ALR | Japan |
| EVP** | EVPAABA3A | China |
| EVP** | EVPAAB0A000 | Japan |
| EVP** | EVPAAB1A000 | Japan |
| EVP** | EVPAAB2A9B000 | Japan |
| EVP** | EVPAAB4A9B000 | Japan |
| EVP** | EVPAAB4A9B000-IRH | Japan |
| EVP** | EVPAAB4A9B000-RNB | Japan |
| EVP** | EVPAAB6C1A000 | Japan |
| EVP** | EVPAAB4A1B000 | Japan |
| EVP** | EVPAAB2A1B000 | Japan |
| EVP** | EVPAAB9A2B000 | Japan |
| EVQ** | EVQ058Z6018 | Japan |
| EVQ** | EVQ3P202K | Japan |
| EVQ** | EVQ3P2F02K | Japan |
| EVQ** | EVQ5PN04K | Japan |
| EVQ** | EVQ5PN05K | Japan |
| EVQ** | EVQ9P105M | Japan |
| EVQ** | EVQ9P105MSTN | Japan |
| EVQ** | EVQ9P701K | China |
| EVQ** | EVQ9P701P | China |
| EVQ** | EVQ9P701PPLN | China |
| EVQ** | EVQP0405M | Japan |
| EVQ** | EVQP0D07K | Japan |

| | | |
|-------|--------------|-------|
| EVQ** | EVQP0E07K | Japan |
| EVQ** | EVQP1905M | Japan |
| EVQ** | EVQP1D05K | Japan |
| EVQ** | EVQP1D05M | Japan |
| EVQ** | EVQP1D05MPOL | Japan |
| EVQ** | EVQP1D05MSMR | Japan |
| EVQ** | EVQP1D05MYAN | Japan |
| EVQ** | EVQP1D05Q | Japan |
| EVQ** | EVQP1F05M | Japan |
| EVQ** | EVQP1K05M | Japan |
| EVQ** | EVQP1Y05M | Japan |
| EVQ** | EVQP2002M | Japan |
| EVQ** | EVQP2002W | Japan |
| EVQ** | EVQP2002WIMA | Japan |
| EVQ** | EVQP2202M | Japan |
| EVQ** | EVQP2202W | Japan |
| EVQ** | EVQP2202WAVI | Japan |
| EVQ** | EVQP2402M | Japan |
| EVQ** | EVQP2402W | Japan |
| EVQ** | EVQP2602M | Japan |
| EVQ** | EVQP2602W | Japan |
| EVQ** | EVQP2602WSOM | Japan |
| EVQ** | EVQP2B02B | Japan |
| EVQ** | EVQP2D02Q | Japan |
| EVQ** | EVQP2F02K | Japan |
| EVQ** | EVQP2F02Q | Japan |
| EVQ** | EVQP2H02B | Japan |
| EVQ** | EVQP2K02Q | Japan |
| EVQ** | EVQP2P02M | Japan |
| EVQ** | EVQP2P02W | Japan |
| EVQ** | EVQP2R02M | Japan |
| EVQ** | EVQP2R02W | Japan |
| EVQ** | EVQP2T02M | Japan |
| EVQ** | EVQP2T02W | Japan |
| EVQ** | EVQP2T02WATS | Japan |
| EVQ** | EVQP2T02WCRE | Japan |
| EVQ** | EVQP2T02WUTC | Japan |
| EVQ** | EVQP2V02M | Japan |
| EVQ** | EVQP2V02W | Japan |
| EVQ** | EVQP3401P | China |
| EVQ** | EVQP3S01K | Japan |
| EVQ** | EVQP3S01M | Japan |
| EVQ** | EVQP40B3M | Japan |
| EVQ** | EVQP42B3M | Japan |
| EVQ** | EVQP42B3MINT | Japan |
| EVQ** | EVQP44B3M | Japan |
| EVQ** | EVQP44B3MTRN | Japan |

| | | |
|-------|---------------|-------|
| EVQ** | EVQP46B3M | Japan |
| EVQ** | EVQP46B3MVER | Japan |
| EVQ** | EVQP4HB3B | Japan |
| EVQ** | EVQP4HB3BINT | Japan |
| EVQ** | EVQP4KB3Q | Japan |
| EVQ** | EVQP4MB3K | Japan |
| EVQ** | EVQP7901P | China |
| EVQ** | EVQP7A01P | China |
| EVQ** | EVQP7B01P | China |
| EVQ** | EVQP7C01P | China |
| EVQ** | EVQP7D01P | China |
| EVQ** | EVQP7D01PTHY4 | China |
| EVQ** | EVQP7J01P | China |
| EVQ** | EVQP7K01P | China |
| EVQ** | EVQP7L01P | China |
| EVQ** | EVQP7M01P | China |
| EVQ** | EVQP9102M | Japan |
| EVQ** | EVQP9102W | Japan |
| EVQ** | EVQP9H02M | Japan |
| EVQ** | EVQP9H02W | Japan |
| EVQ** | EVQP9P02M | Japan |
| EVQ** | EVQP9P02W | Japan |
| EVQ** | EVQP9W02M | Japan |
| EVQ** | EVQP9W02W | Japan |
| EVQ** | EVQPE104K | Japan |
| EVQ** | EVQPE105K | Japan |
| EVQ** | EVQPE404Q | Japan |
| EVQ** | EVQPE405Q | Japan |
| EVQ** | EVQPE504K | Japan |
| EVQ** | EVQPE505K | Japan |
| EVQ** | EVQPE604T | Japan |
| EVQ** | EVQPE605T | Japan |
| EVQ** | EVQPF004RPOL | Japan |
| EVQ** | EVQPF106KSIN | Japan |
| EVQ** | EVQPNF04M | Japan |
| EVQ** | EVQPNF05M | Japan |
| EVQ** | EVQPNF05MAXN | Japan |
| EVQ** | EVQPNT05M | Japan |
| EVQ** | EVQPNT05M | Japan |
| EVQ** | EVQPUA02K | China |
| EVQ** | EVQPUB02K | China |
| EVQ** | EVQPUC02K | China |
| EVQ** | EVQPUC02KCPS | China |
| EVQ** | EVQPUC02KTOT | China |
| EVQ** | EVQPUC02KTRN | Japan |
| EVQ** | EVQPUD02K | China |
| EVQ** | EVQPUJ02K | China |

| | | |
|-------|-------------------|-------|
| EVQ** | EVQPUK02K | China |
| EVQ** | EVQPUL02K | China |
| EVQ** | EVQPUM02K | China |
| EVQ** | EVQPUM92K | China |
| EVQ** | EVQPV205K | Japan |
| EVQ** | EVQPVA05K | Japan |
| EVQ** | EVQPVF05K | Japan |
| EVQ** | EVQPVF05KB96 | Japan |
| EVQ** | EVQPVG05K | Japan |
| EVQ** | EVQPVW05K | Japan |
| EVQ** | EVQQ1D06M | Japan |
| EVQ** | EVQQ1E06K | Japan |
| EVQ** | EVQQ5A05K | Japan |
| EVQ** | EVQQ7GA50 | Japan |
| EVQ** | EVQV0B00115B | Japan |
| EVQ** | EVQV9C00116E | Japan |
| EVQ** | EVQV9M00616E | Japan |
| EVQ** | EVQV9P00712E | Japan |
| EVQ** | EVQVVD00203B | Japan |
| EVQ** | EVQVXC00112B | China |
| EVQ** | EVQVXD00112B | China |
| EVQ** | EVQVXM00112B | China |
| EVQ** | EVQVXS00112B | China |
| EVQ** | EVQW8100132E | Japan |
| EVQ** | EVQW8400415E | Japan |
| EVQ** | EVQW8600629E | Japan |
| EVQ** | EVQW8B00923E | Japan |
| EVQ** | EVQWFX00115B | Japan |
| EVQ** | EVQWG6001 | Japan |
| EVQ** | EVQWG6005 | Japan |
| EVQ** | EVQWKA003 | Japan |
| EVQ** | EVQWKE001 | Japan |
| EVQ** | EVQWKN001 | Japan |
| EVQ** | EVQWKN002 | Japan |
| EVW** | EVW-AD2001B14 | Japan |
| EVW** | EVW-AD5001B14 | Japan |
| EVW** | EVW-ADF001B14 | Japan |
| EVW** | EVW-AE2001B14 | Japan |
| EVW** | EVW-AE4001B14 | Japan |
| EVW** | EVW-AE4001B14-GHS | Japan |
| EVW** | EVW-AE4001B14-SPH | Japan |
| EVW** | EVW-AE4001B53 | Japan |
| EVW** | EVW-AEK001B14 | Japan |